

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6163092



T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 6163092 |
| Typ | WDK T100230LGR |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 600x230x100 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 248,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

T-Stück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6163092



Abmessungen

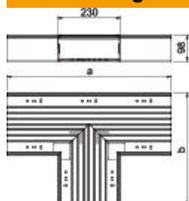

| | |
|--------|--------|
| Länge | 600 mm |
| Breite | 230 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Maß a | 600 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung | Unterteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Halogenfrei | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |