


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel WDRL 1116 30 A4

Artikelnummer: 6227363

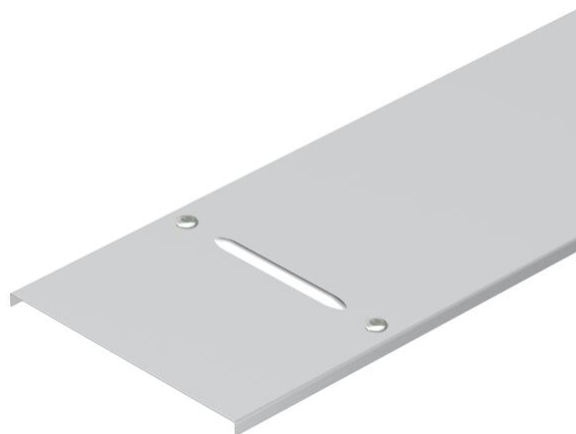

Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.  
Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei nachträglichem Einbau eines Drehriegelverschlusses sind folgende Maße der Bohrlochanordnung einzuhalten.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6227363
Typ	WDRL 1116 30 A4
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 110 und 160
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	265,334 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel WDRL 1116 30 A4

Artikelnummer: 6227363



## Abmessungen

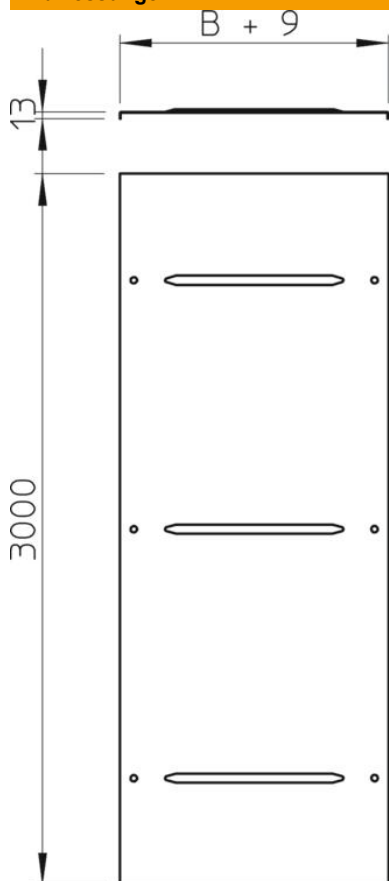

Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Höhe	13 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	300 mm
Maß H	15 mm
Maß L	3.000 mm

## Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein