


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel WDRL 1116 50 A4

Artikelnummer: 6227367

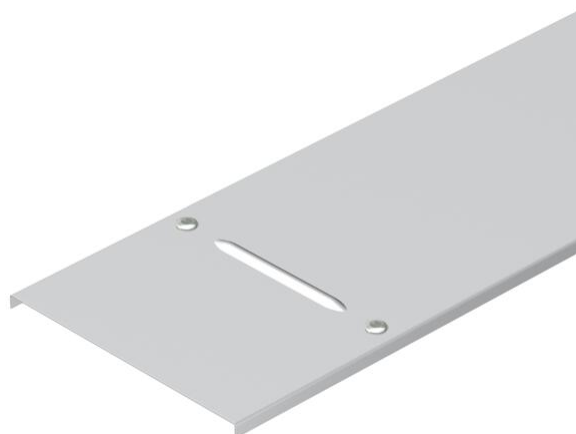

Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei nachträglichem Einbau eines Drehriegelverschlusses sind folgende Maße der Bohrlochanordnung einzuhalten.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6227367
Typ	WDRL 1116 50 A4
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 110 und 160
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	629,67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel WDRL 1116 50 A4

Artikelnummer: 6227367



Abmessungen

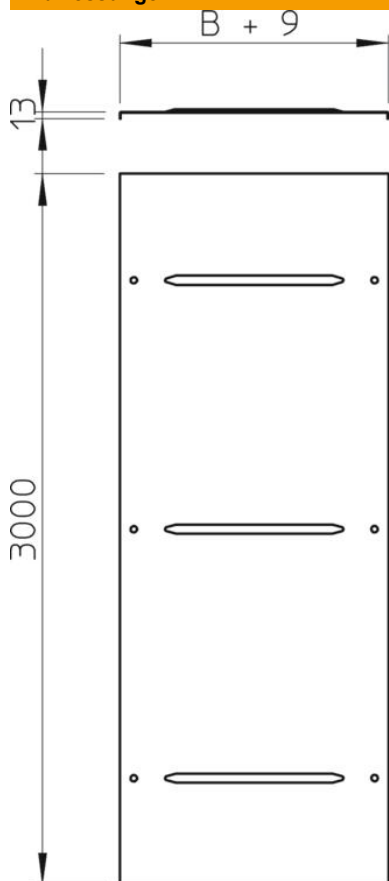

Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	13 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm
Maß H	15 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein