

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6312462



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6312462
Typ	WLB 90 115 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1217,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

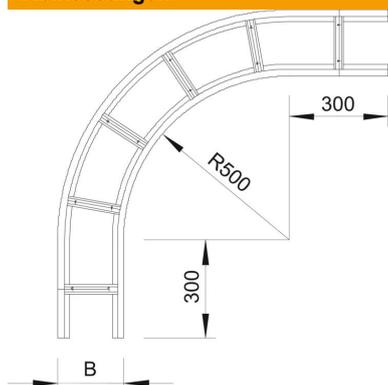

Breite	500 mm
Höhe	110 mm
Maß B	500 mm
Maß R	500 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6312462



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm