


Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP30/35

Artikelnummer: 6373103



Beidseitig gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.

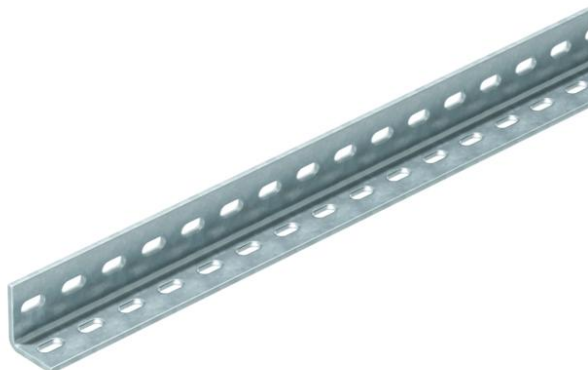

CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6373103
Typ	WP 30 35 5000 FT
Bezeichnung 1	Winkelprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	30x35x5000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	643 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP30/35

Artikelnummer: 6373103



Abmessungen

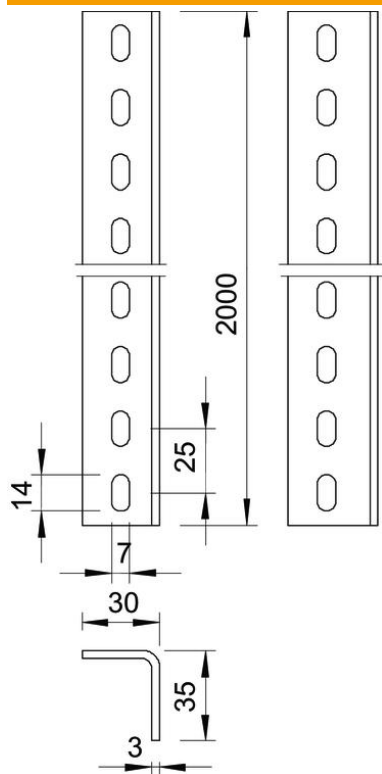

Länge	5.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	30 mm
Blechstärke	3 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	2 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Mit Zahnung	nein
Montagelochung im Boden	ja
Profilform	L-Profil
Seitenlochung	ja
Statischer Wert A	1,38 cm ²
Statischer Wert Iy	1,82 cm
Statischer Wert Iz	1,29 cm
Statischer Wert Wy	0,75 cm ²
Statischer Wert Wz	0,59 cm ²