


Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP40/65 A2

Artikelnummer: 6373062

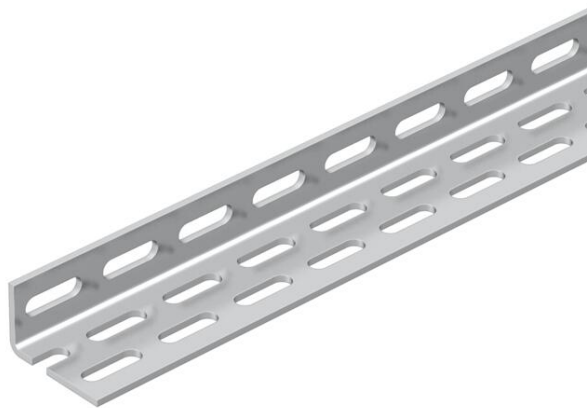

Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen. Mit dem Winkelprofil können beispielsweise Pendelabhängungen hergestellt werden.




A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6373062
Typ	WP 40 65 5000 A2
Bezeichnung 1	Winkelprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	40x65x5000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	241,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

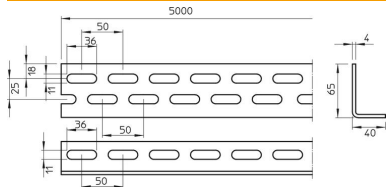

Länge	5.000 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Blechstärke	4 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	2 Seiten gelocht

Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP40/65 A2

Artikelnummer: 6373062



Technische Daten

Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Mit Zahnung	nein
Montagebohrung im Boden	ja
Profilform	L-Profil
Seitenbohrung	ja