


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 160 FS

Artikelnummer: 6098816

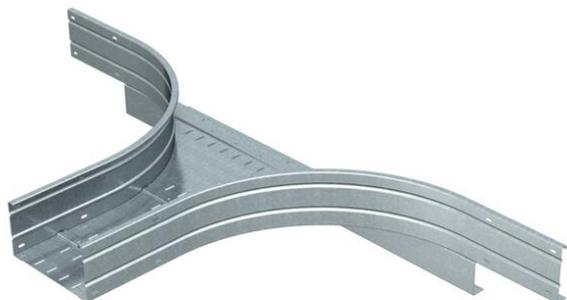

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6098816
Typ	WRAA 166 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelrinne 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2350 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

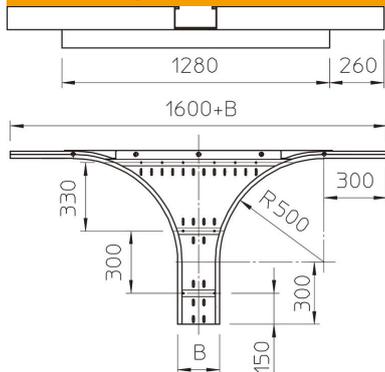

Breite	600 mm
Höhe	160 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	600 mm
Maß R	500 mm

# Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 160 FS

Artikelnummer: 6098816



## Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	2 mm