


Technisches Datenblatt

Weitspann-Winkelverbinder 160 FT

Artikelnummer: 6227850



Winkelverbinder zur Verbindung von vertikal und horizontal verlaufenden Weitspannkabelrinnen und -leitern mit Seitenhöhe 160 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

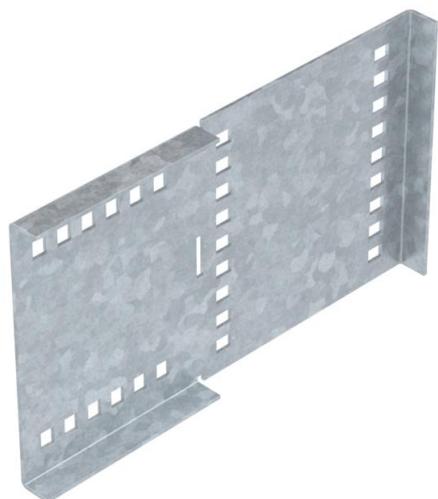

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6227850
Typ	WRWVV 160 FT
Bezeichnung 1	Winkelverbinder vertikal
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x250
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	124 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Weitspann-Winkelverbinder 160 FT

Artikelnummer: 6227850



Abmessungen

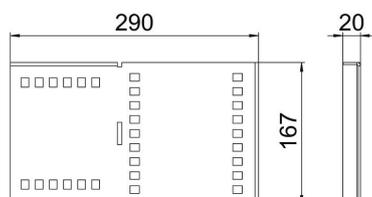

Länge	290 mm
Breite	20 mm
Höhe	160 mm
Blechstärke	2,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	160 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder