

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408966



- Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen




Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5408966
Typ	isFang 3B-100 AL
Bezeichnung 1	Dreibeinstativ
Bezeichnung 2	für isolierten Fangmast
Hersteller	OBO
Dimension	1,25x1,35m
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	380 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

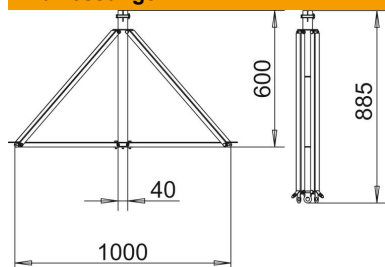

Maß B	1.000 mm
Maß D min.	40 mm
Maß H	885 mm
Maß L	600 mm

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstantiv

Artikelnummer: 5408966



Technische Daten

Aufnahme Fangstange	schraublos
Ausführung	Stativ