

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408932



- schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
- z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen




A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5408932
Typ	isFang 3B-150-A
Bezeichnung 1	Dreibeinstativ + Auslass
Bezeichnung 2	für isCon-Leitung innen
Hersteller	OBO
Dimension	1,7x1,9m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	950 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

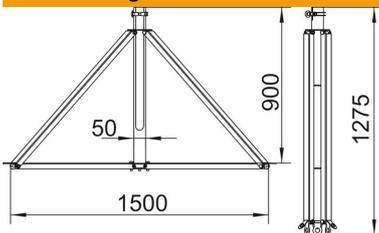

Maß B	1.500 mm
Maß D min.	50 mm
Maß H	1.275 mm
Maß L	900 mm

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408932



Technische Daten

Aufnahme Fangstange	schraublos
Ausführung	Stativ