

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003046

OBO
BETTERMANN



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet

CE UK
CA

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1003046
Typ	604 4 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	4mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,067 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0019 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003046

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

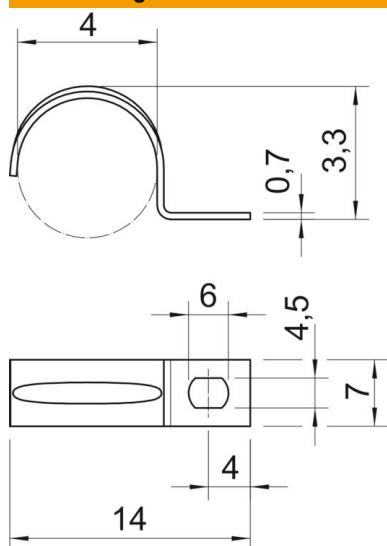

Länge	14 mm
Breite	7 mm
Höhe	3,3 mm
Maß A	4 mm
Maß b	7 mm
Maß D	4 mm
Maß d	4,5 mm
Maß e	6 mm
Maß H	3,3 mm
Maß L	14 mm
Maß t	0,7 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	4
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	4,5 x 6 mm
Materialstärke	0,7 mm
Nenndurchmesser	4 mm
UV-beständig	ja