

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009455

OBO
BETTERMANN

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



CE UK
CA

St Stahl

G galvanisch verzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	1009455
Typ	1015 D 5 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	5mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0082 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	33 mm
Breite	12 mm
Höhe	6 mm
Maß A	33 mm
Maß b	12 mm
Maß H	6 mm

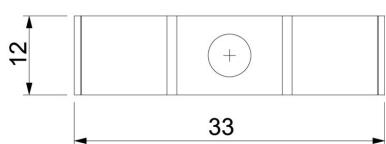

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009455



Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	5
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	5 mm
Spannbereich D min.	5 mm
UV-beständig	ja