

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009473

OBO
BETTERMANN

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



CE UK
CA

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1009473
Typ	1015 D 14 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	14mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,87 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0164 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D


Artikelnummer: 1009473

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	55 mm
Breite	14 mm
Höhe	14 mm
Maß A	55 mm
Maß b	14 mm
Maß H	14 mm

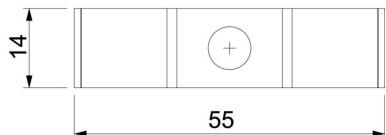

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	14
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	14 mm
Spannbereich D min.	14 mm
UV-beständig	ja