

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015117

**OBO**  
BETTERMANN

Befestigungsschelle zweiseitig 19mm



CE UK  
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1015117
Typ	823 18.3 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweiseitig
Hersteller	OBO
Dimension	19mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,446 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0591 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015117

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

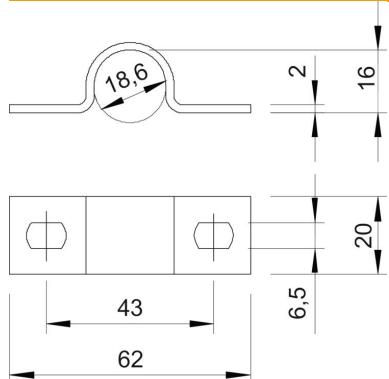

Länge	62 mm
Breite	20 mm
Höhe	16 mm
Maß A	62 mm
Maß B	43 mm
Maß b	20 mm
Maß D	18,6 mm
Maß d	6,5 mm
Maß e	10 mm
Maß H	16 mm
Maß t	2 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	18,6
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2 mm
Nenndurchmesser	18,6 mm
UV-beständig	ja