

# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Artikelnummer: 1115421



Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.




Stahl

galvanisch verzinkt, transparent passiviert

### Stammdaten

Artikelnummer	1115421
Typ	2069 15 1.5 GTP
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, 1,5mm Stärke
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	66 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1921 kg CO2e / 1 Meter

### Abmessungen

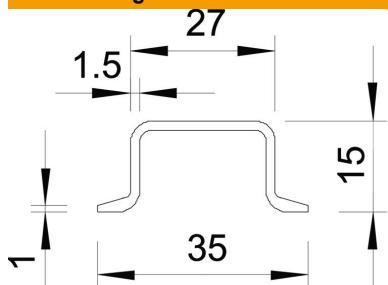

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	15 mm

# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Artikelnummer: 1115421



### Technische Daten

Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bund	20 m
Lochform (ETIM)	ohne
Materialstärke	1,5 mm