

# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene, gelocht GTP

Artikelnummer: 1115456

**OBO**  
BETTERMANN



Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.



**St** Stahl

**GTP** galvanisch verzinkt, transparent passiviert

### Stammdaten

Artikelnummer	1115456
Typ	2069 15 1.5 GTPL
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht, 1,5mm Stärke
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	64 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1932 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene, gelocht GTP


Artikelnummer: 1115456

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

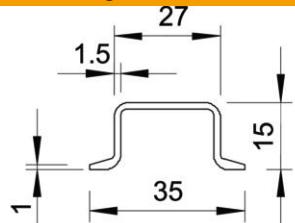

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	15 mm

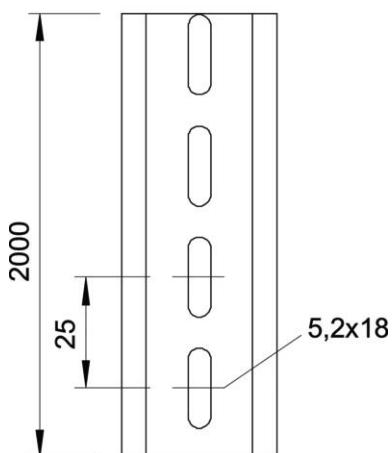

### Technische Daten

Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	20 m
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1,5 mm