

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Artikelnummer: 1115553



Hutprofilschiene 35 x 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St	Stahl
GTP	galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Artikelnummer	1115553
Typ	2069 15 2.2 GTP
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, 2,25mm Stärke
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6356 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Artikelnummer: 1115553



Abmessungen

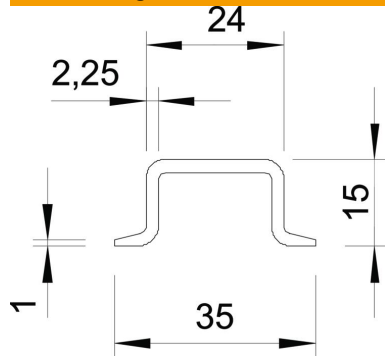

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	15 mm

Technische Daten

Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bund	20 m
Lochform (ETIM)	ohne
Materialstärke	2,25 mm