

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht GTP

Artikelnummer: 1115596



Hutprofilschiene 35 x 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Artikelnummer	1115596
Typ	2069 15 2.2 GTPL
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht, 2,25mm Stärke
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6517 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht GTP


Artikelnummer: 1115596

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

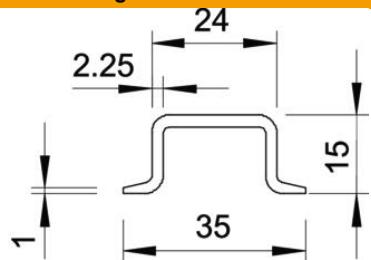

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	15 mm

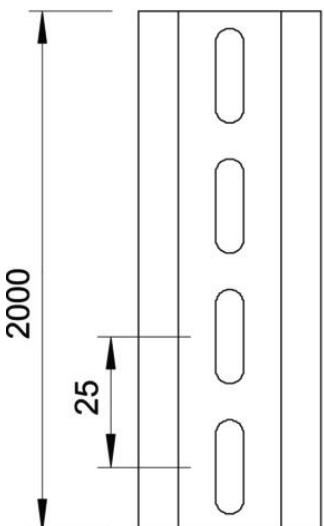

Technische Daten

Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	20 m
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	2,25 mm