

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht

Artikelnummer: 1115618

OBO
BETTERMANN

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



CE RoHS conform 35

St Stahl

BK blank

Stammdaten

Artikelnummer	1115618
Typ	2069 2M BK
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	36,04 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6227 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht


Artikelnummer: 1115618

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

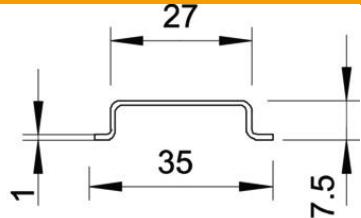

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm

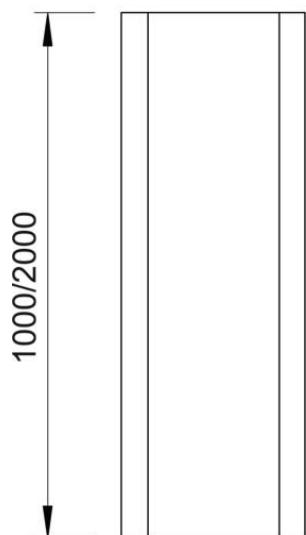

Technische Daten

Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bund	50 m
Lochform (ETIM)	ohne
Materialstärke	1 mm