


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 FT

Artikelnummer: 1362386

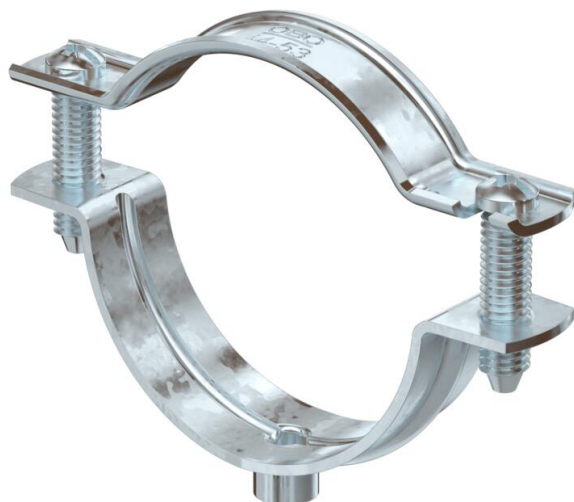

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1362386
Typ	ASG 732 53 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	44-53mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,942 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1388 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 FT

Artikelnummer: 1362386



Abmessungen

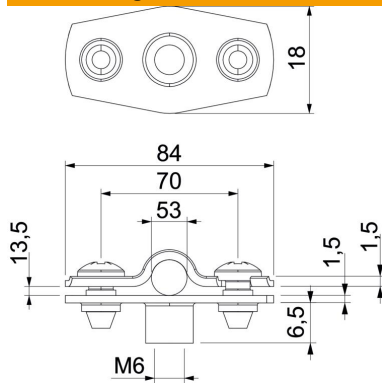

Maß A	84 mm
Maß B	70 mm
Maß b	18 mm
Maß D	53 mm
Maß D max.	53 mm
Maß D min.	44 mm
Maß H1	6,5 mm
Maß t1	1,5 mm
Maß t2	1,5 mm
Maß x	13,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	44 - 53
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	53 mm
Spannbereich D min.	44 mm
UV-beständig	ja