

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 G

Artikelnummer: 1362417



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1362417
Typ	ASG 732 17 G
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindestchluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	14-17mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,793 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0597 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 G

Artikelnummer: 1362417

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

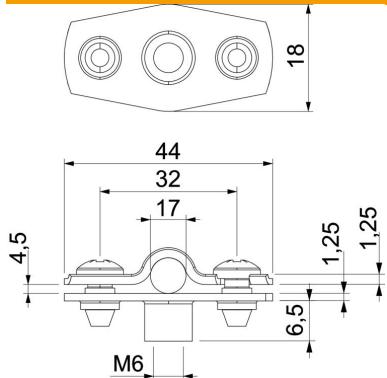

Maß A	44 mm
Maß B	32 mm
Maß b	18 mm
Maß D	17 mm
Maß D max.	17 mm
Maß D min.	14 mm
Maß H1	6,5 mm
Maß t1	1,25
Maß t2	1,25
Maß x	4,5 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	14 - 17
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Spannbereich D max.	17 mm
Spannbereich D min.	14 mm
UV-beständig	ja