


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 A4

Artikelnummer: 1362474

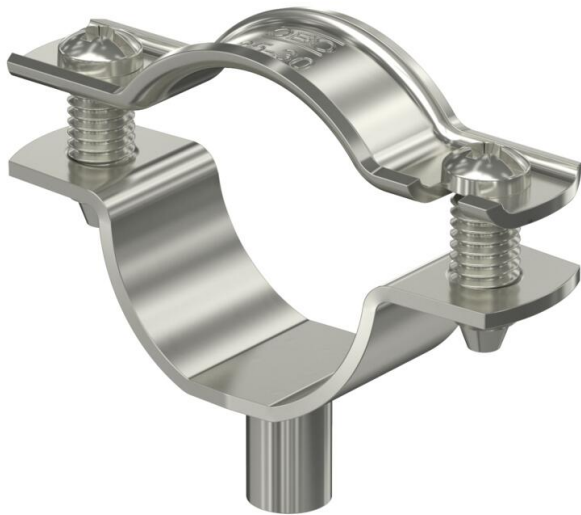

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	1362474
Typ	ASG 732 30 A4
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	25-30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,37 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1903 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 A4

Artikelnummer: 1362474



Abmessungen

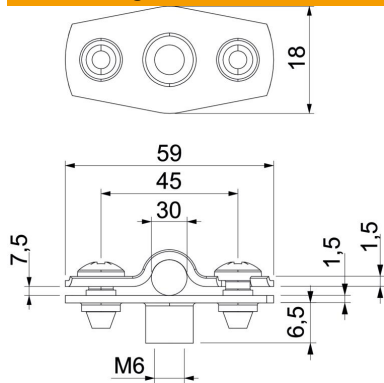

Maß A	59 mm
Maß B	45 mm
Maß b	18 mm
Maß D	30 mm
Maß D max.	30 mm
Maß D min.	25 mm
Maß H1	12 mm
Maß t1	1,5
Maß t2	1,5
Maß x	7,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	25 - 30
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	30 mm
Spannbereich D min.	25 mm
UV-beständig	ja