


Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387057

OBO
BETTERMANN

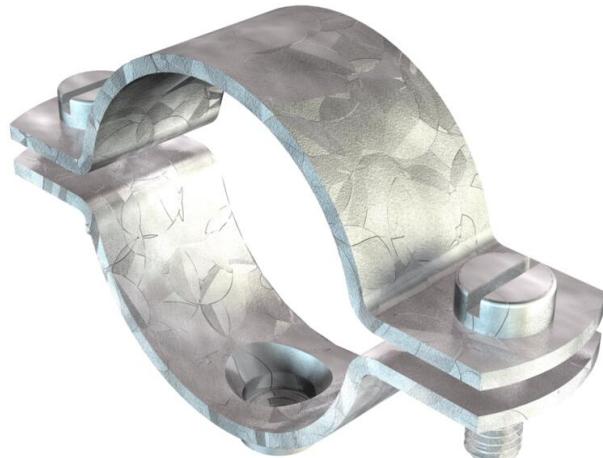

CE UK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1387057
Typ	2900WM8 27 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M8
Hersteller	OBO
Dimension	3/4"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,144 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1428 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387057

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

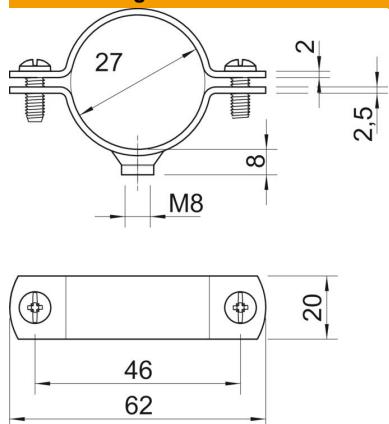

Länge	62 mm
Breite	20 mm
Maß A	62 mm
Maß B	46 mm
Maß D	27 mm
Maß D min.	27 mm
Maß t	2 mm
Maß t1	2,5
Maß x	2,5 mm

Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	27
für Rohrdurchmesser	M25
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M8
Größe	3/4"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M8 mm
Materialstärke	2 mm
Schraube	M6 x 16
Spannbereich D max.	27 mm
Spannbereich D min.	24,5 mm
UV-beständig	ja