

# Technisches Datenblatt

## Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006044



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 2 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                       | 2006044                     |
| Typ                                 | D01 2x3p WD(1+1)            |
| Bezeichnung 1                       | Steckbarer Deckel           |
| Bezeichnung 2                       | für Abzweigkasten, bestückt |
| Hersteller                          | OBO                         |
| Dimension                           | 150x116x60                  |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035         |
| Werkstoff                           | Polypropylen                |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                           |
| Mengeneinheit                       | Stück                       |
| Gewicht                             | 14,2 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3127 kg CO2e / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006044



## Abmessungen

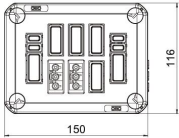

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 150 mm |
| Breite | 116 mm |
| Höhe   | 60 mm  |

## Technische Daten

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anzahl der 3-poligen Buchsen             | 2                                                             |
| Anzahl der 4-poligen Buchsen             | 0                                                             |
| Anzahl der 5-poligen Buchsen             | 0                                                             |
| Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand | geeignet für Snap-in-Anschluss technik (herstellerspezifisch) |
| Befestigungsart                          | Schraubbefestigung                                            |
| Form                                     | rechteckig                                                    |
| Halogenfrei                              | ja                                                            |
| Schutzart                                | IP30                                                          |