

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006046

OBO
BETTERMANN



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 3 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.



PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 2006046 |
| Typ | D01 3x3p WD |
| Bezeichnung 1 | Steckbarer Deckel |
| Bezeichnung 2 | für Abzweigkästen, bestückt |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 150x116x60 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 15 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3127 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Artikelnummer: 2006046

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

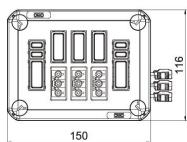

| | |
|--------|--------|
| Länge | 150 mm |
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 60 mm |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Anzahl der 3-poligen Buchsen | 3 |
| Anzahl der 4-poligen Buchsen | 0 |
| Anzahl der 5-poligen Buchsen | 0 |
| Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand | geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch) |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Form | rechteckig |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart | IP30 |