

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

Artikelnummer: 2012375



Der Einsteckknipper kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.



EVA Ethylenvinylacetat

Stammdaten

Artikelnummer	2012375
Typ	EDVS M20 LGR
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Hersteller	OBO
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Ethylenvinylacetat
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,117 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0103 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 2012375

Abmessungen

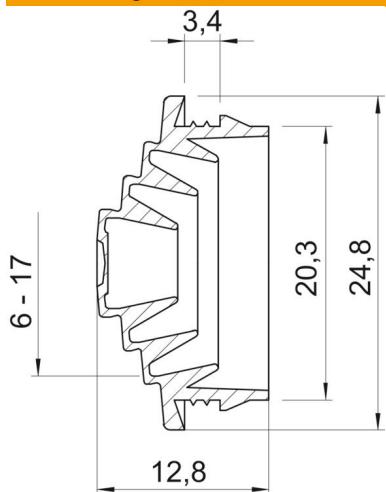

Maß A	3,4 mm
Maß D1	24,8 mm
Maß D2	20,3 mm
Maß D3	6 mm
Maß D4	10 mm
Maß D5	15 mm
Maß D6	17
Maß L	12,8 mm
Maß t	3,4 mm

Technische Daten

Ausführung	abschneidbar
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Durchmesser max.	17 mm
für Durchmesser min.	0 mm
Größe	M20
Halogenfrei	ja
Nenndurchmesser	20 mm
Schutzart	IP54