

# Technisches Datenblatt

## Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029560

**OBO**  
BETTERMANN



Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L

CE UK CA M

CR/  
NBR Kautschuk-Mischung

### Stammdaten


Artikelnummer	2029560
Typ	107CR VM 12
Bezeichnung 1	Reduzierdichteinsatz
Bezeichnung 2	zu V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,05 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,003 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029560

**OBO**  
BETTERMANN

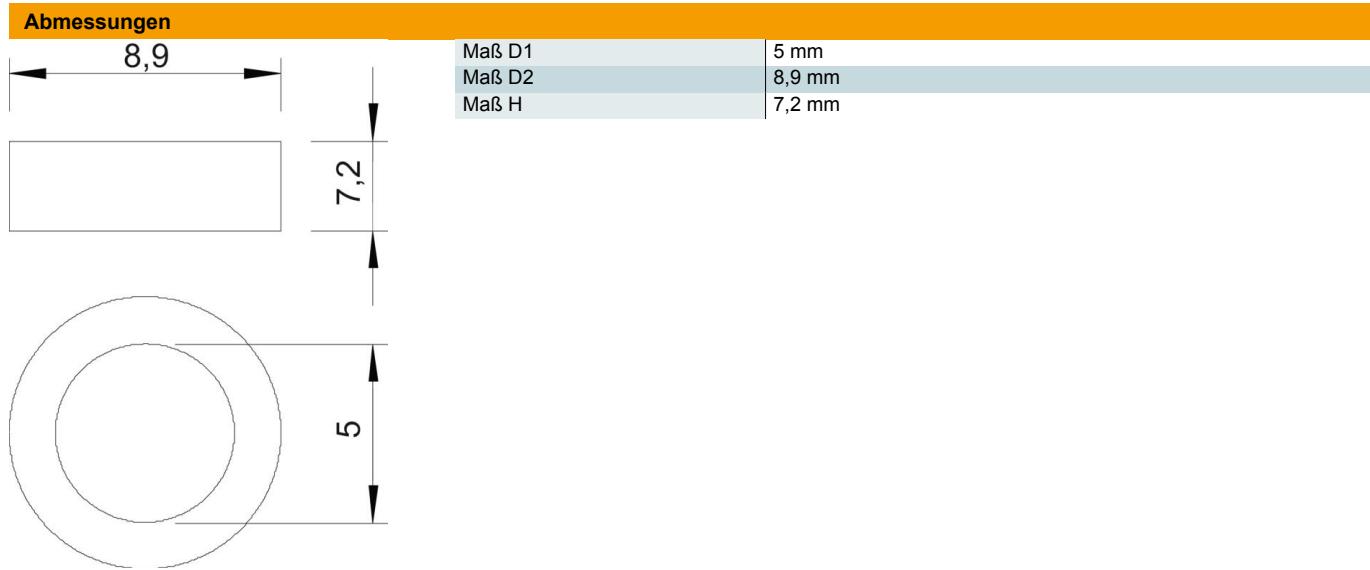

**Technische Daten**

Ausführung	sonstige
Ausführung	offen
Dichtbereich D max.	5 mm
Dichtbereich D min.	2 mm
Geeignet für Gewindemaß metrisch	12
Halogenfrei	nein
Innendurchmesser	5 mm
Schutzart	IP68