


Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029618

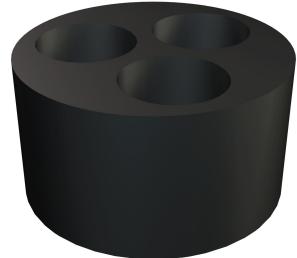

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.

Pg

NBR Kautschuk-Mischung
SBR

Stammdaten	
Artikelnummer	2029618
Typ	107 C V 16 5x4
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Hersteller	OBO
Dimension	PG16,5X4
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,205 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0065 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Mehrfachdichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029618

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

Maß D	4 mm
Maß D1	17,5 mm
Maß H	9,5 mm

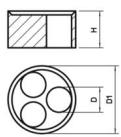

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	5
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG	16
Innendurchmesser	4 mm
Lochdurchmesser	4 mm