

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088819

OBO
BETTERMANN



Pg

NBR Nitril-Kautschuk

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.

Stammdaten

Artikelnummer	2088819
Typ	171 PG 9
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	PG9
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,008 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0008 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde


Artikelnummer: 2088819

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

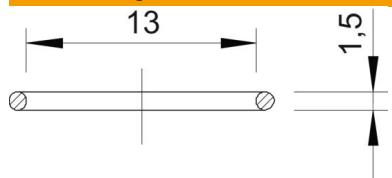

Maß D	13 mm
Maß S	1,5 mm

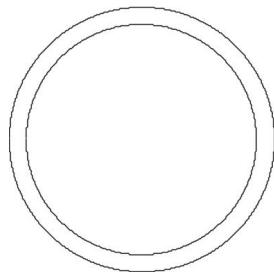

Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß PG	9
Innendurchmesser	13 mm