


Technisches Datenblatt

Doppel-ISO-Nagelschelle

Artikelnummer: 2213117

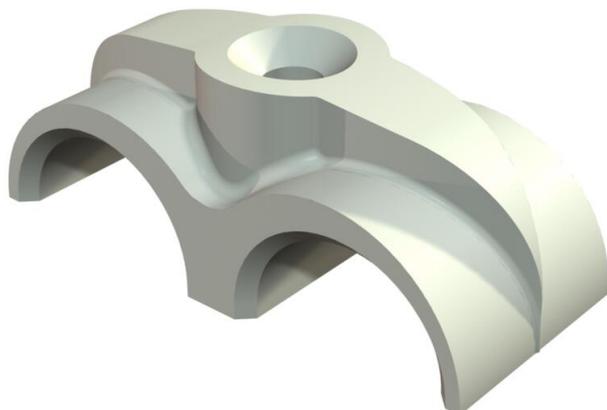

Nagelschellen zur Befestigung von 2 Leitungen, passend für Stahlnägel 2 mm.




PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	2213117
Typ	3030 2
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	7-11mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,084 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0032 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

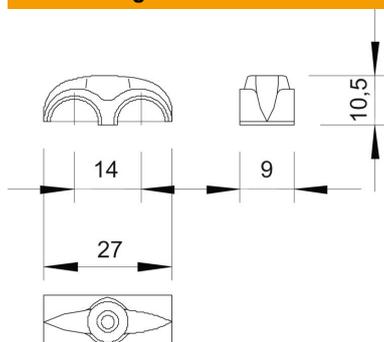

Maß B	9 mm
Maß H	10,5 mm
Maß L	27 mm
Maß L1	14 mm

Technisches Datenblatt

Doppel-ISO-Nagelschelle

Artikelnummer: 2213117



Technische Daten

Doppelschelle	ja
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	11 mm
für Kabeldurchmesser min.	7 mm
für Nageldurchmesser	2,0
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	nein
Rohrarrretierung	nein