

# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagelschelle Typ 4029 4-7

Artikelnummer: 2215071



Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzten, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.


CE

PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2215071
Typ	4029
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	4-7mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,028 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0012 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

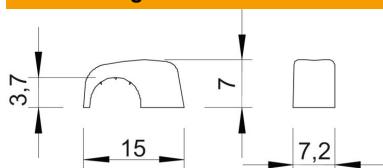

Maß A	7,2 mm
Maß B	15 mm
Maß C	7 mm
Maß D	3,7 mm
Maß E	7,2 mm



# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagelschelle Typ 4029 4-7

Artikelnummer: 2215071



### Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	7 mm
für Kabeldurchmesser min.	4 mm
für Nageldurchmesser	2,0
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	nein