

# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagelschelle Typ 4030 7-11

Artikelnummer: 2215101

**OBO**  
BETTERMANN



Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzten, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.

CE

**PP** Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	2215101
Typ	4030
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	7-11mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,053 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0024 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagelschelle Typ 4030 7-11

Artikelnummer: 2215101

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

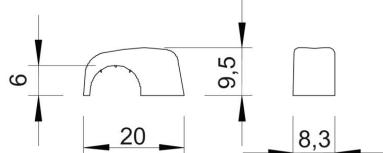

Maß A	8,3 mm
Maß B	8,3 mm
Maß H	9,5 mm
Maß H1	6 mm
Maß L	20 mm



### Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	11 mm
für Kabeldurchmesser min.	7 mm
für Nageldurchmesser	2,0
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein