

Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4031 10-14

Artikelnummer: 2215144

OBO
BETTERMANN



Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzten, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.

CE

PP Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	2215144
Typ	4031 10-14
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	10-14mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,104 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0044 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4031 10-14

Artikelnummer: 2215144

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

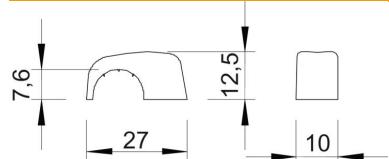

Maß B	10 mm
Maß H	12,5 mm
Maß H1	7,6 mm
Maß L	27 mm



Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	14 mm
für Kabeldurchmesser min.	10 mm
für Nageldurchmesser	2,0
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein