

Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4032 16-20

Artikelnummer: 2215209

OBO
BETTERMANN



Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzten, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.

CE

PP Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	2215209
Typ	4032
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	16-20mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,214 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0093 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4032 16-20

Artikelnummer: 2215209

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

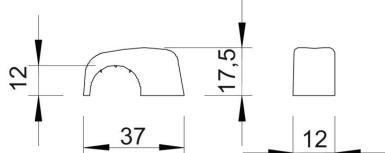

Maß B	12 mm
Maß H	17,5 mm
Maß H1	12 mm
Maß L	37 mm



Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	20 mm
für Kabeldurchmesser min.	16 mm
für Nageldurchmesser	2,0
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein