

Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 4044, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215357

OBO
BETTERMANN

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2215357
Typ	4044
Bezeichnung 1	Haft-Clip
Bezeichnung 2	ohne Nagel
Hersteller	OBO
Dimension	21-25mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,399 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0182 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 4044, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215357

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

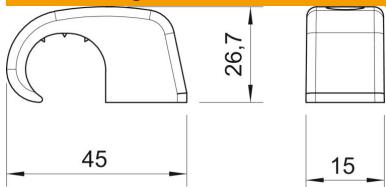

Maß A	15 mm
Maß B	26,7 mm
Maß H	45 mm
Maß L	45 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	25 mm
für Kabeldurchmesser min.	21 mm
für Nageldurchmesser	2
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	ja
Rohrarretierung	nein