

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2004, lichtgrau

Artikelnummer: 2227223

OBO
BETTERMANN

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



PP Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	2227223
Typ	2004 18 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	4mm, L18
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,057 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0021 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2004, lichtgrau

Artikelnummer: 2227223

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

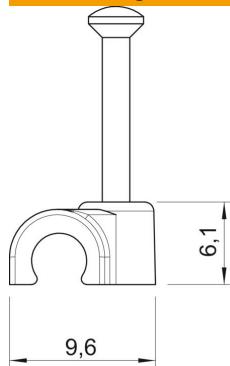

Maß	6 mm
B	
Maß H	6,1 mm
Maß L	9,6 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	4 mm
für Nageldurchmesser	2,0x18
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	18 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein