

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

Artikelnummer: 2227339

OBO
BETTERMANN

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



Stammdaten

Artikelnummer	2227339
Typ	2005 25 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	5mm, L25
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,077 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0027 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

Artikelnummer: 2227339

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

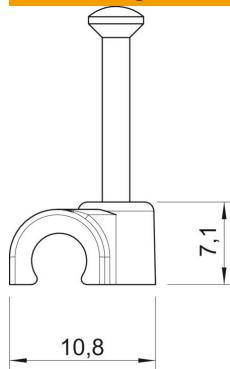

Maß	7,1 mm
B	7,1 mm
Maß H	10,8 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	5 mm
für Nageldurchmesser	2,0x25
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	25 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein