

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau

Artikelnummer: 2227428



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 2227428 |
| Typ | 2006 25 LGR |
| Bezeichnung 1 | ISO-Nagel-Clip |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 6mm, L25 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,089 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0031 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau

Artikelnummer: 2227428

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

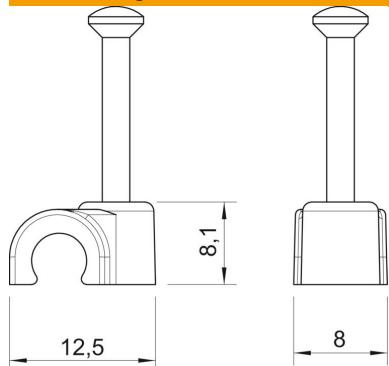

| | |
|-------|---------|
| Maß B | 8 mm |
| Maß H | 8,1 mm |
| Maß L | 12,5 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------|------------------------|
| Doppelschelle | nein |
| Form | rund (für Rundleitung) |
| für Kabeldurchmesser | 6 mm |
| für Nageldurchmesser | 2,0x25 |
| Gehärtet | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Nagel | ja |
| Nagellänge | 25 mm |
| Schlagfest | nein |
| Transparent | nein |
| Rohrarretierung | nein |