

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

Artikelnummer: 2228211

OBO
BETTERMANN

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2228211
Typ	2016 40 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	16mm, L40
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,402 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0121 kg CO2e / 1 Stück

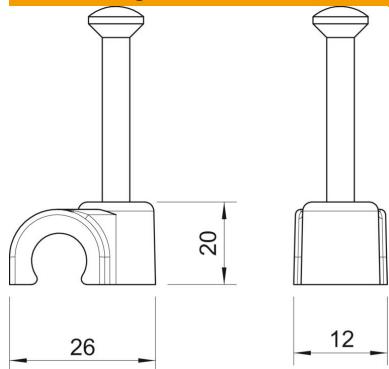
Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

Artikelnummer: 2228211

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	Maß B	12 mm
	Maß H	20 mm
	Maß L	26 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	16 mm
für Nageldurchmesser	2,0x40
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	40 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein