

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Artikelnummer: 2228300

OBO
BETTERMANN

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



Stammdaten

Artikelnummer	2228300
Typ	2018 40 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	18mm, L40
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,548 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,014 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Artikelnummer: 2228300

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

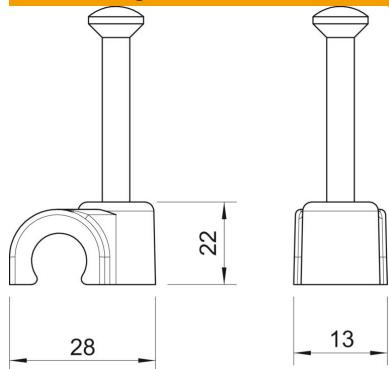

Maß B	13 mm
Maß H	22 mm
Maß L	28 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	18 mm
für Nageldurchmesser	2,0x40
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	40 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein