

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158632



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3158632
Typ	SKS 8x20 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M8x20
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,837 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0529 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158632

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

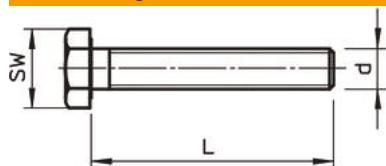

Länge	20 mm
Maß d	8 mm
Maß L	20 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 8 x 20
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	20 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	13
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein