

# Technisches Datenblatt

## Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360504

**OBO**  
BETTERMANN



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

St	Stahl
BK	blank

### Stammdaten

Artikelnummer	3360504
Typ	500 50
Bezeichnung 1	Impu-Stahlnadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,128 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360504

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

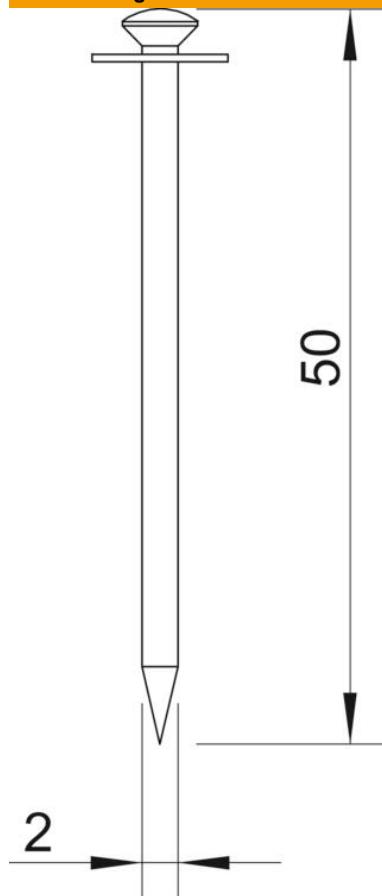

Länge	50 mm
Maß d	2 mm
Maß L	50 mm

### Technische Daten

Ausführung	Impu
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm
Schaftform	glatt
Spitzenform	keilspitz