

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934 V4A

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 3397145

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3397145
Typ	HN M12 A4
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0834 kg CO2e / 1 Stück

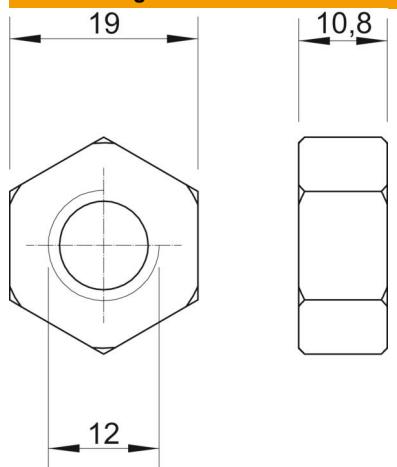
Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934 V4A

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 3397145

Abmessungen

	Maß d Maß h	12 mm 10,8 mm
---	----------------	------------------

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	19
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	1/2 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant