

# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 G

Artikelnummer: 3400042



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.



CE

**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3400042
Typ	HN M4 G
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,081 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0022 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 G

Artikelnummer: 3400042



### Abmessungen

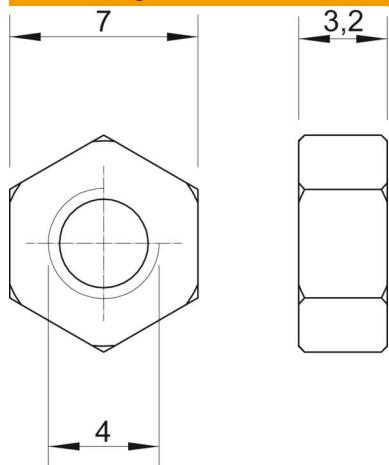

Maß d	4 mm
Maß h	3,2 mm

### Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M4
Gewinde metrisch	4
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	7
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant