

# Technisches Datenblatt

## Unterlegscheibe A4

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 3402306

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.



CE


**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3402306
Typ	WS M6 D12 A4
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,114 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0049 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

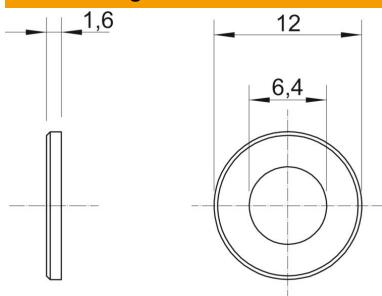

Maß d	6,4 mm
Maß D min.	12 mm
Maß h	1,6 mm

# Technisches Datenblatt

## Unterlegscheibe A4

Artikelnummer: 3402306



### Technische Daten

Gewinde	M6
Innendurchmesser	6,4 mm
Lochdurchmesser	6,4 mm
Materialstärke	1,6 mm
Mit Zahnung	nein
Lochform	rund