

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 3403127



CE

A4 Edelstahl, rostfrei


2B blank, nachbehandelt

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.

Stammdaten

Artikelnummer	3403127
Typ	WS M8 D20 A4
Bezeichnung 1	Großflächenscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M8, Ø20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0117 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

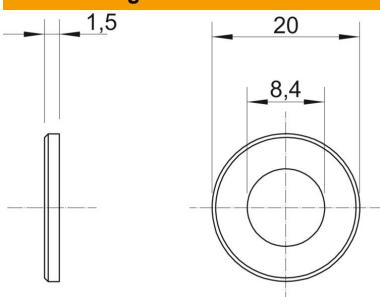

Maß d	8,4 mm
Maß D max.	20 mm
Maß D min.	20 mm
Maß h	1,5 mm

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe A4

Artikelnummer: 3403127



Technische Daten

Gewinde	M8
Halogenfrei	ja
Materialstärke	1,5 mm