

Technisches Datenblatt

Deckenhaken

Artikelnummer: 3470148

OBO
BETTERMANN

Deckenhaken M5x125mm



CE


St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3470148
Typ	867 M5X125 G
Bezeichnung 1	Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M5x125mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0417 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

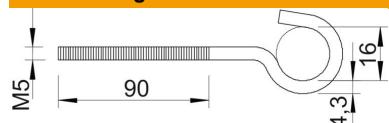

Länge	125 mm
Maß d Ø	4,3 mm
Maß L	90 mm

Technisches Datenblatt

Deckenhaken

Artikelnummer: 3470148



Technische Daten

Bruchlast	0,4 kN
Gewinde	M5
Gewindelänge	90 mm
Hakendurchmesser	16 mm
Kunststoffummantelt	nein