


Technisches Datenblatt

T-Stück 110/100 A2

Artikelnummer: 6038360



T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschräuben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

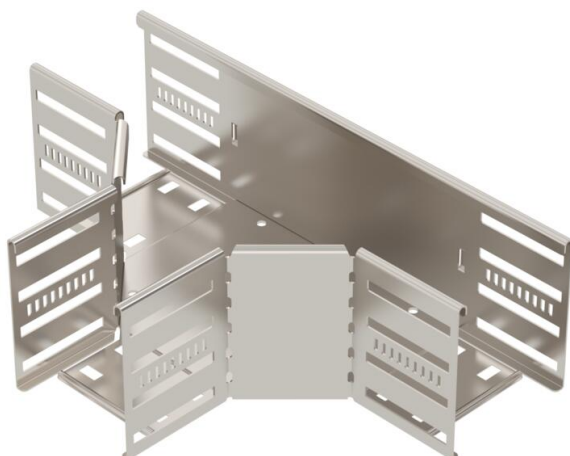

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6038360
Typ	RT 110 A2
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	110x100
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	110,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,1908 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück 110/100 A2

Artikelnummer: 6038360



Abmessungen

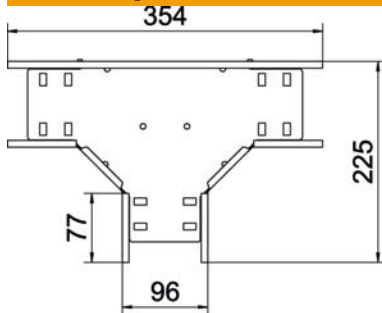

Breite	100 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	0,8 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemt
Empfohlene Anzahl Schrauben	27 St.
Holmstärke	1,25 mm