

Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück 100 A2

Artikelnummer: 6038661



Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6038661
Typ	RTD 100 A2
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8253 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück 100 A2

Artikelnummer: 6038661



Abmessungen

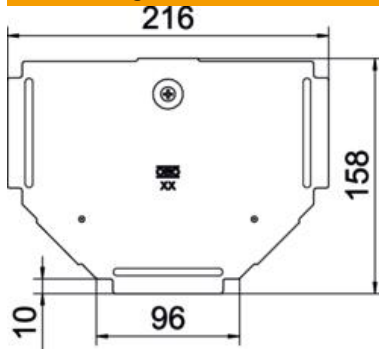

Breite	100 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	1 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	0,75 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein