


Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041136



Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

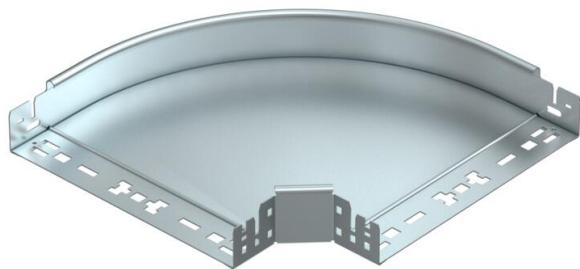

CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041136
Typ	RBM 90 630 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	192,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,5163 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041136



Abmessungen

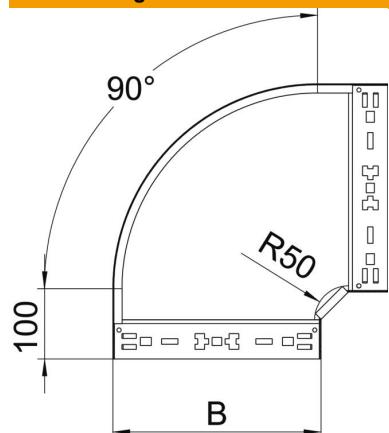

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelöchung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung